


Auf einen Blick

- Buchse gerade
- M12 , 5-polig, A-kodiert
- 0,34 - 0,5mm², 4,7 - 6mm

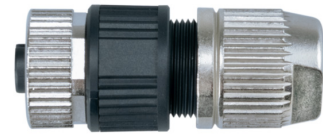

Technische Daten

Seite A

Kopf A: Anschluss	M12
Kopf A: Winkel Kabelabgang	0°
Kopf A: Geschlecht	Weiblich
Kopf A: Kodierung	A
Kopf A: Schirmung	Nein
Kopf A: Polzahl	5
Kopf A: Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
Kopf A: Rändelschraube Material	GD-Zn,Ni
Kopf A: Griffkörper Farbe	Schwarz
Kopf A: Dichtung Material	Elastomer
Min. AWG	20
Max. AWG	22

Seite A

Anschluss technik	Schneidklemme
Leiterquerschnitt (max.)	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt (min.)	0,34 mm ²
Leitungsdurchmesser (max)	6 mm
Leitungsdurchmesser (min)	4,7 mm

Elektrische Daten

Betriebsspannung	max. 50 V AC/DC 0
Strombelastbarkeit je Kontakt	max. 4 A

Mechanische Daten

Kopf A: Schutzklasse	IP67
----------------------	------


Kaufmännische Daten

eclass	27440102
--------	----------


2024-06-25 Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.

Seite A

Technische Zeichnung

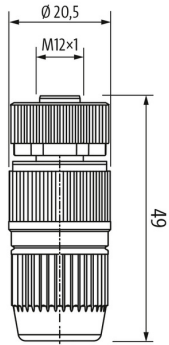

Kodierung

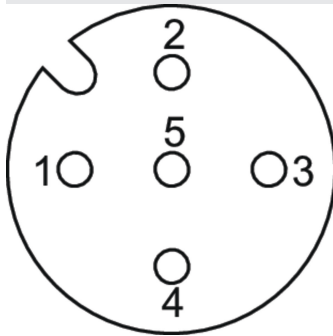

Anschlussbild

