

**Auf einen Blick**

- Stecker gerade
- M12 , 4-polig , D-kodiert
- 0,14 - 0,34mm<sup>2</sup>, 4,5 - 8,8mm, geschirmt



**Technische Daten**

**Seite A**

Kopf A: Anschluss	M12
Kopf A: Winkel Kabelabgang	0°
Kopf A: Geschlecht	Männlich
Kopf A: Kodierung	D
Kopf A: Schirmung	Ja
Kopf A: Polzahl	4
Kopf A: Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
Kopf A: Rändelschraube Material	GD-Zn,Ni
Kopf A: Griffkörper Farbe	Schwarz
Kopf A: Dichtung Material	Elastomer
Min. AWG	22
Max. AWG	26

**Seite A**

Anschluss technik	Schneidklemme
Leiterquerschnitt (max.)	0,34 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (min.)	0,14 mm <sup>2</sup>
Leitungsdurchmesser (max)	8,8 mm
Leitungsdurchmesser (min)	4,5 mm

**Elektrische Daten**

Betriebsspannung	max. 50 V AC/DC 0
Strombelastbarkeit je Kontakt	max. 4 A

**Mechanische Daten**


Kopf A: Schutzklasse	IP65, IP67
----------------------	------------

**Kaufmännische Daten**


eclass	27440102
--------	----------

**Seite A**

**Technische Zeichnung**

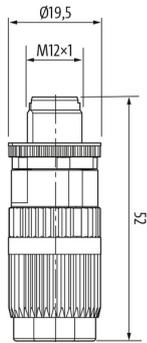

**Kodierung**

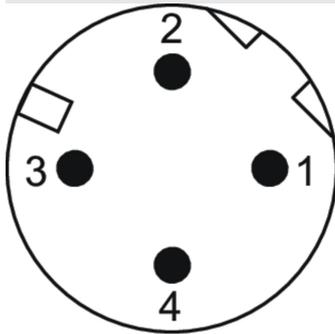

**Anschlussbild**

