Totalisateurs électromécaniques

Compteur d'impulsions additionnant, fixation par vis Affichage 6 digits, avec ou sans touche de remise à zéro

F 514



F 514 - Fixation frontale par 2 vis

Points forts

- Compteur d'impulsions
- Additionnant
- Affichage 6 digits
- Avec et sans touche de remise à zéro par clé
- Fixation frontale par vis

Caractéristiques électriques	
Alimentation	24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz) 230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz) 24 VDC ±10 %
Taux d'ondulation	<48 %
Fréquence nominale	50 / 60 Hz
Consommation	2 W, 3 VA
Rapport impulsion/pause	1:1
Durée de vie	VAC - 100 millions d'impulsions VAC - 50 millions d'impulsions
Conformité DIN EN 61010-1	Classe de protection II Surtension catégorie II Degré de pollution 2
Emission	DIN EN 61000-6-4
Immunité	DIN EN 61000-6-2

Caractéristiques mécaniques		
Affichage	Chiffres blancs sur fond noir	
Nombre de digits	6 digits	
Hauteur des digits	4,5 mm	
Mode de comptage	1 impulsion = 1	
Avance	Additionnant par 1/2 pas	
Plage de mesure	999 999	
Repositionnement	Manuel par touche de remise à zéro ou zéro par clé	
Température ambiante	0+45 °C	
Température de stockage	-20+70 °C	
Humidité relative	80 % sans condensation	
Protection DIN EN 60529	IP 41	
Type de boîtier	Encastrable	
Raccordement	Par cosses ou picots à souder	
Type de montage	Frontale par 2 vis	
Dimensions L x H x P	60 x 37,5 x 61,3 mm	
Découpe	51 x 26 mm	
Profondeur d'encastrement 77,8 mm		
Poids	100 g	
Matière	Boîtier: Noryl PPO, noir	

20.2.2019 Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques.

Totalisateurs électromécaniques

Compteur d'impulsions additionnant, fixation par vis Affichage 6 digits, avec ou sans touche de remise à zéro

F 514


Niveaux électriques		
Fréquence de comptage max. 10 Impulsions/s		
Tension	24/110 VAC ±10 %	
	230 VAC +6/-10 %	
Puissance	3 VA	
Temps d'impulsion min.	50 ms	
Temps de pause min.	50 ms	
Temps d'activation	100 % (à 25 °C)	

Fréquence de comptage max. 20 Impulsions/s

Tension	24 VDC ±10 %
Puissance	2 W
Temps d'impulsion min.	25 ms
Temps de pause min.	25 ms
Temps d'activation	100 % (à 25 °C)

Schéma de raccordement

 Raccordement standard






20.2.2019 Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques.

Totalisateurs électromécaniques

Compteur d'impulsions additionnant, fixation par vis Affichage 6 digits, avec ou sans touche de remise à zéro

F 514

Références de commande

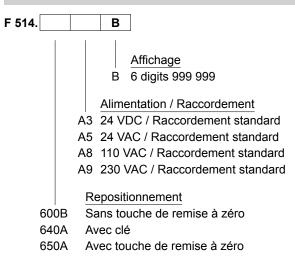



3


Totalisateurs électromécaniques

Compteur d'impulsions additionnant, fixation par vis Affichage 6 digits, avec ou sans touche de remise à zéro

F 514

Dimensions

F 514 avec touche de remise à zéro, 6 digits

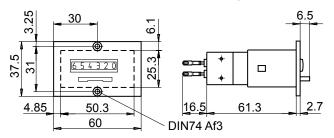

F 514 sans touche de remise à zéro, 6 digits

