

## Auf einen Blick

- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6
- RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 10,0 m



Abbildung ähnlich

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Polzahl	8
Anschlüsse	RJ45, verschraubbar, TYPE090 (gemäß GigE Vision Mechanical Supplement) RJ45

### Mechanische Daten

Min. zulässiger Biegeradius bewegt	60 mm
Biegezyklen	1000000

### Mechanische Daten

Einsatz in Schleppkette	Ja
Kabellänge [m]	10 m
Material	PVC, bleifrei


### Schnittstelle

Datenschnittstelle	GigE
--------------------	------

### Umgebungsbedingungen

Brandbeständigkeit	UL20276 80°C / 30V
--------------------	--------------------

**Steckerbelegungen**

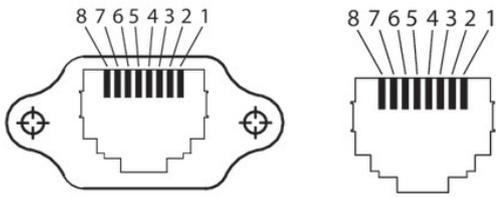

**RJ45S RJ45**

1:	1
2:	2
3:	3
4:	4

**RJ45S RJ45**

5:	5
6:	6
7:	7
8:	8