

Stecker M23 (Buchsenkontakte) mit Stiftsicherung, 12-polig, CW

Artikelnummer: 11141051

Auf einen Blick

- Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
- Rändelmutter mit Stiftsicherung
- EMV-Ausführung
- Temperaturbereich -40...+100 °C



Technische Daten

Technische Daten


Aderquerschnitt	Max. 1 mm ²
Kontaktanschlussart	Löt

Technische Daten

Kabeleinlass	ø5...10 mm
Betriebstemperatur	-40...+100 °C

Abmessungen

Stecker M23, Buchsenkontakte, gerade, 12-polig, rechtsdrehend (CW), Rändelmutter mit Stiftsicherung

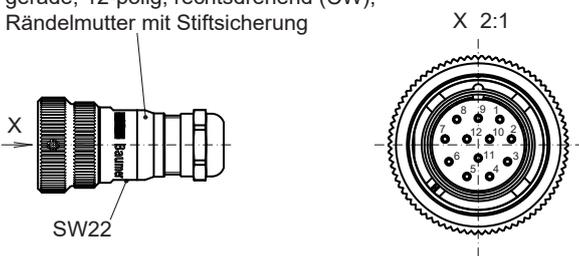

Geeignet für

ExEIL580-B, ExEIL580-T, ExEIL580-SC, ExEIL580-SY, ExEIL580P-B, ExEIL580P-T, ExEIL580P-SC, ExEIL580P-SY