

Auf einen Blick

- Myutron Objektiv
- 16 mm
- F 3,5
- Format 1"
- M.O.D. 0,095 m
- mit Fixierschraube für Blende und Fokus
- C-Mount
- geeignet für UV- und sichtbare Wellenlängen (190 - 700 nm)

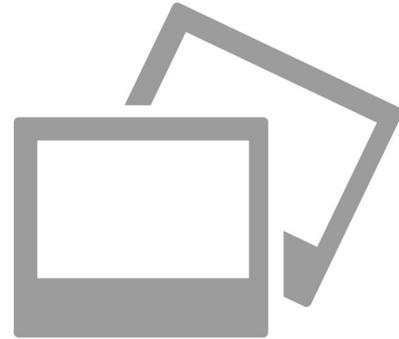


Abbildung ähnlich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller Myutron

Mechanische Daten

Objektivanschluss C-Mount

Abmessungen 51 mm × 93.8 mm

Max. Aussendurchmesser 51 mm (ohne Rändelschrauben)

Max. Länge (ohne Gewinde) 89,8 mm

Gewicht ≤ 280 g

Filtergewinde M49 × 0,75

Objektivdaten

Objektivauflösung 8 MP

Brennweite 16 mm

Brennweitenbereich ≥ 12 mm ... < 25 mm

Format 1"

Blende F3.5

Blendensteuerung manuell

M.O.D. 0,095 m

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0 ... +40 °C